
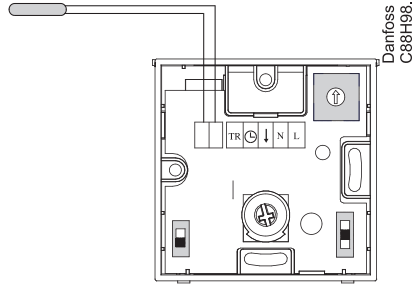


Tilslutning
Wiring
Anschluss
Connections
Anslutning
Aansluiting
KytKentä
Połączenia

FH-WF


 Danfoss
C88H98.10

Karakteristik
Characteristic
Charakteristik
Caractéristiques
Karaktäristik
Kenmerken
Ominaiskäyrä
Charakterystyka

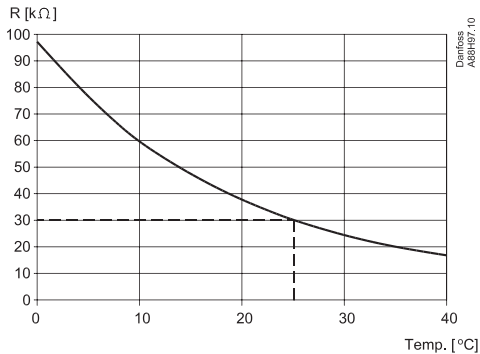


NTC 30 kΩ @ 25°C

 Danfoss
A88H97.10

Indstilling/Setting/Einstellung/Réglage/Inställning/Instelling/Asettelu/Nastawy

- DK** Gulvtemperatur begrænsning: 20-45°C
Maks./trægulv, min./klinkegulv
- GB** Floor temperature limitation: 20-45°
Max./wood-floor, min./tiles
- D** Begrenzung der Fußbodentemperatur: 20-45°C
Max./Holzfußboden, Min./Fliesenboden oder externe Wärmequellen
- F** Limitation de la température au sol : 20 à 45°
Max./plancher bois, min./carrelage
- S** Begrænsning av golvtemperatur 20-45°
Max./trægolv, Min./klinkers
- NL** Begrenzing vloertemperatuur: 20-45°
Max./houten vloer, min./tegels
- FIN** Lattialämpötilan asettelualue: 20-45°
Maks./puulattia, Min./laatat
- PL** Ograniczenie temperatury pod.ogi:20-45°C
Maks./Pod.oga drewniana, Min./P.ytki ceramiczne

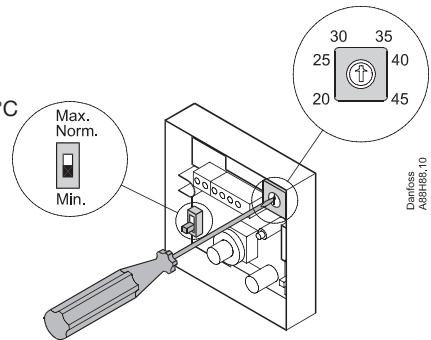
 Danfoss
A88H98.10